

Справочный листок технических данных


H2,5/25D BL

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

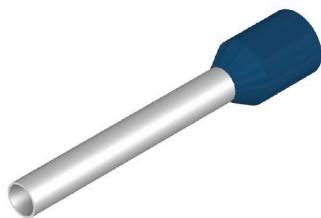

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, синий
Заказ №	9019180000
Тип	H2,5/25D BL
GTIN (EAN)	4008190101145
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.24 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - синий	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 2.2 mm

Диаметр изоляции (D2) 4.2 mm

L1 в мм 25.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.15 mm

Длина зачистки изоляции 20 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 18 mm

Толщина изоляции (S2) 0.25 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

Военное обозначение T 20A 018 A

Поперечное сечение соединяемого провода 2.5 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC000005

27-40-02-01

Изображения

Чертеж

