

H50,0/41D BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

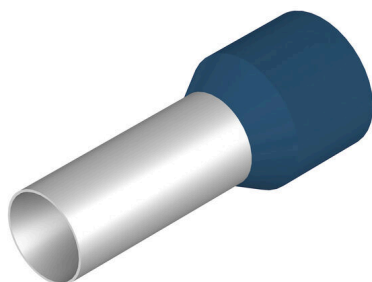

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, синий
Заказ №	9019350000
Тип	H50,0/41D BL
GTIN (EAN)	4008 190049263
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

H50,0/41D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 3.26 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - синий	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	10.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	25 mm
Диаметр изоляции (D2)	15 mm	Толщина изоляции (S2)	0.5 mm
L1 в мм	41.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 1
Толщина металлической втулки (S1)	0.3 mm	Военное обозначение	T 20A 035 A
Длина зачистки изоляции	31 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	50 mm ²
Цветовой код	DIN		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

