

# Справочный листок технических данных


## H50,0/41D BL

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

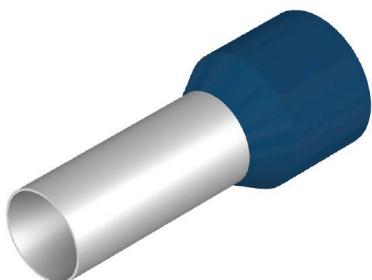

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, синий
Заказ №	<a href="#">9019350000</a>
Тип	H50,0/41D BL
GTIN (EAN)	4008190049263
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

**H50,0/41D BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

**Размеры и массы**

Масса нетто 3.26 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - синий	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

**Кабельные наконечники**

Диаметр поверхности контакта (D1) 10.3 mm

Диаметр изоляции (D2) 15 mm

L1 в мм 41.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.3 mm

Длина зачистки изоляции 31 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 25 mm

Толщина изоляции (S2) 0.5 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 1 макс.

Военное обозначение T 20A 035 A

Поперечное сечение соединяемого провода 50 mm<sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC000005

27-40-02-01

**Изображения**

**Чертеж**

