


H4,0/18T OR SV

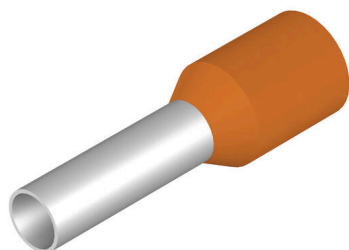

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый
Заказ №	9021250000
Тип	H4,0/18T OR SV
GTIN (EAN)	4008190159313
Кол.	250 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.29 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет оранжевый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	10 mm
Диаметр изоляции (D2)	4.8 mm	Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
L1 в мм	18.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	12 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm ²	Цветовой код	Telemecanique

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

