

**H70,0/37 GE**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

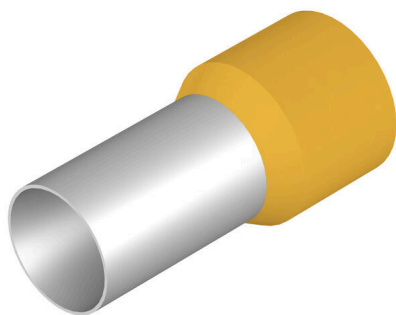

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 мм, 21 мм, желтый
Заказ №	<a href="#">9028200000</a>
Тип	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
Кол.	25 Штука
Упаковка	Россыпью

## H70,0/37 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 3.9 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет желтый	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	12.7 mm	Длина поверхности контакта (L2)	21 mm
Диаметр изоляции (D2)	16 mm	Толщина изоляции (S2)	0.6 mm
L1 в мм	37.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2/0
Толщина металлической втулки (S1)	0.35 mm	Длина зачистки изоляции	26 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	70 mm <sup>2</sup>	Цветовой код	Weidmueller

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Изображения**

**Чертеж**

