

**H150,0/54 GE**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

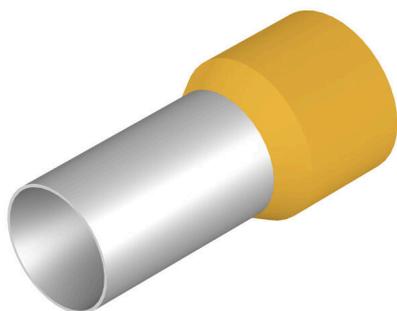

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 38 мм, 32 мм, желтый
Заказ №	<a href="#">9028230000</a>
Тип	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008 19089 1602
Кол.	25 Штука
Упаковка	Россыпью

## H150,0/54 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 10.8 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет желтый	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	18.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	32 mm
Диаметр изоляции (D2)	23.5 mm	Толщина изоляции (S2)	0.75 mm
L1 в мм	54.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 300 MCM
Толщина металлической втулки (S1)	0.5 mm	Длина зачистки изоляции	38 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	150 mm <sup>2</sup>	Цветовой код	Weidmueller

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H150,0/54 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

