

H150,0/54 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

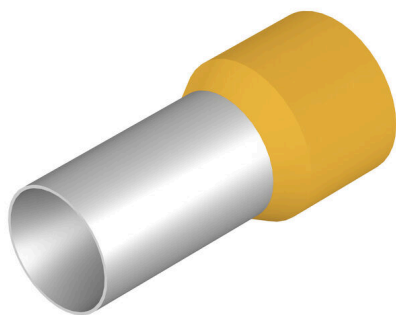

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 38 мм, 32 мм, желтый
Заказ №	9028230000
Тип	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008 19089 1602
Кол.	25 Штука
Упаковка	Россыпью

H150,0/54 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	10.8 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет желтый	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	18.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	32 mm
Диаметр изоляции (D2)	23.5 mm	Толщина изоляции (S2)	0.75 mm
L1 в мм	54.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 300 MCM
Толщина металлической втулки (S1)	0.5 mm	Длина зачистки изоляции	38 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	150 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

