


**H1,0/15 ZH GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

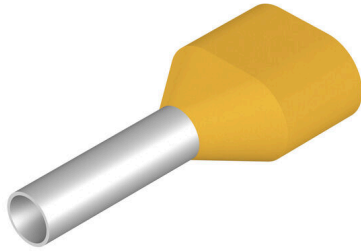

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 мм, 8 мм, желтый
Заказ №	<a href="#">9037260000</a>
Тип	H1,0/15 ZH GE
GTIN (EAN)	4008190492731
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

## Размеры и массы

Масса нетто 0.13 g

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - желтый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	---	------------	--------------------

## Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	8 mm
Ширина изоляции (B)	3.2 mm	Высота изоляции (A)	5.8 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	L1 в мм	15.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	11 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm <sup>2</sup>
Цветовой код	Weidmueller		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Чертеж

