


H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

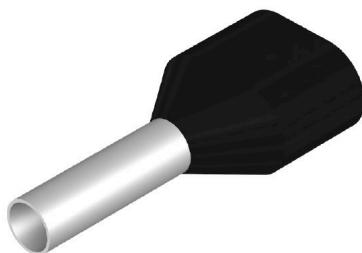

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, черный
Заказ №	9037470000
Тип	H1,5/16D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493042
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.16 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - черный	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	---	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 2.2 mm

Ширина изоляции (B) 3.6 mm

Толщина изоляции (S2) 0.3 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 16 макс.

Длина зачистки изоляции 11 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 8 mm

Высота изоляции (A) 6.5 mm

L1 в мм 16.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.15 mm

Поперечное сечение соединяемого провода 1.5 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

Изображения

Чертеж

