

Справочный листок технических данных


H2,5/27T ZH GR

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

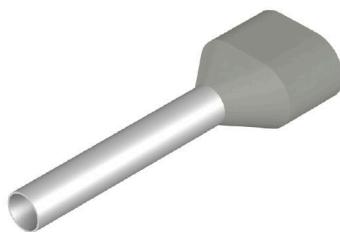

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, серый
Заказ №	9037660000
Тип	H2,5/27T ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493387
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.37 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - серый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 2.8 mm

Ширина изоляции (B) 4.5 mm

Толщина изоляции (S2) 0.4 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 14 макс.

Длина зачистки изоляции 21 mm

Цветовой код Telemecanique

Длина поверхности контакта (L2) 18 mm

Высота изоляции (A) 8 mm

L1 в мм 27.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.15 mm

Поперечное сечение соединяемого провода 2.5 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

Изображения

Чертеж

