

# Справочный листок технических данных


## H16,0/29T ZH W

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

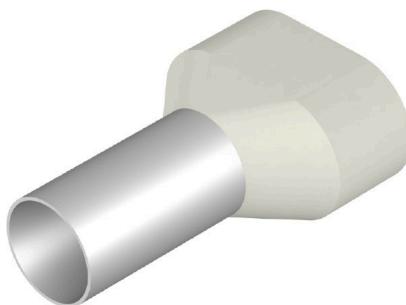

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm, белый
Заказ №	<a href="#">9037730000</a>
Тип	H16,0/29T ZH W
GTIN (EAN)	4008190493554
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью



## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 1.21 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - белый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 8.3 mm

Ширина изоляции (B) 9.5 mm

Толщина изоляции (S2) 0.6 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 6 макс.

Длина зачистки изоляции 20 mm

Цветовой код Telemecanique

Длина поверхности контакта (L2) 16 mm

Высота изоляции (A) 17.2 mm

L1 в мм 29.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.3 mm

Поперечное сечение соединяемого провода 16 mm<sup>2</sup>

### Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

Изображения

Чертеж

