

AP SAKA KRG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

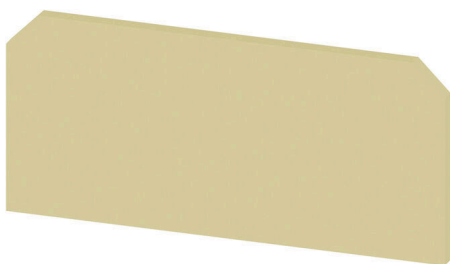

Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragnig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta för plintar, mörkbeige, gul, Höjd: 82 mm, Bredd: 3 mm, V-0, KrG, rastbar: Ja
Art.nr.	0134220000
Typ	AP SAKA KRG
GTIN (EAN)	4008190167943
Förp.	20 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-12-31T00:00:00+01:00

AP SAKA KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	37.5 mm	Byggdjup (tum)	1.4764 inch
Höjd	82 mm	Bygghöjd (tum)	3.2283 inch
Bredd	3 mm	Byggbredd (tum)	0.1181 inch
Nettovikt	10.78 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.103 kg CO2eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Materialdata

Grundläggande material	KrG	Färgkod	mörkbeige, gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande Ändplatta

Ytterligare tekniska data

rastbar Ja Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		