

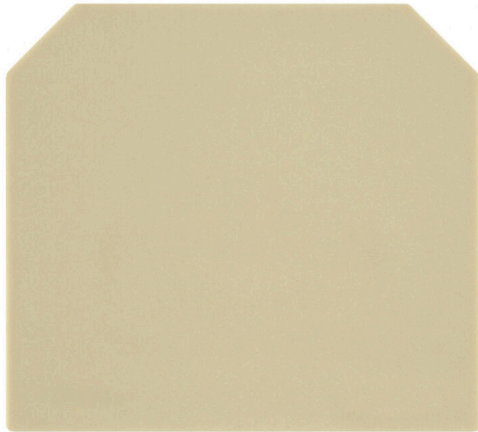
**AP SAK35 KRG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragnings.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändplatta för plintar, mörkbeige, gul, Höjd: 58 mm, Bredd: 3 mm, V-0, KrG, rastbar: Ja
Art.nr.	<a href="#">0303620000</a>
Typ	AP SAK35 KRG
GTIN (EAN)	4008190050184
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2022-12-31T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	<a href="#">WAP 16+35 WTW 2.5-10</a>

## AP SAK35 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	52 mm	Byggdjup (tum)	2.0472 inch
Höjd	58 mm	Bygghöjd (tum)	2.2835 inch
Bredd	3 mm	Byggbredd (tum)	0.1181 inch
Nettovikt	10.65 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

## Materialdata

Grundläggande material	KrG	Färgkod	mörkbeige, gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande Ändplatta

## Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja	Monteringsanvisning	Direktmontage
---------	----	---------------------	---------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		