


**HDC FLDG 32B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

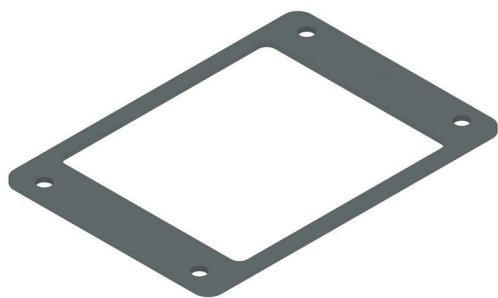

Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.

Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.

Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrikonkaktndonerna även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tillbehör, Plantätning
Art.nr.	<a href="#">1044560000</a>
Typ	HDC FLDG 32B
GTIN (EAN)	4032248777006
Förp.	5 items

**HDC FLDG 32B**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Mått och vikter**

Nettovikt	15.4 g
-----------	--------

**Temperaturer**

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Utförande**

Installationsstorlek	10	Tätning	NBR
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	10

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		