

## HDC DG 07A


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

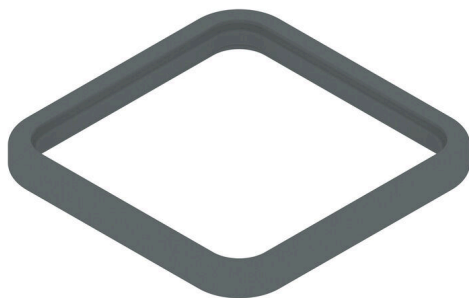

Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.

Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.

Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrikonkaktndonerna även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tillbehör, Profiltätning
Art.nr.	<a href="#">1044580000</a>
Typ	HDC DG 07A
GTIN (EAN)	4032248777020
Förp.	5 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	0.53 g
-----------	--------

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Utförande

Installationsstorlek	1	Tätning	NBR
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	1

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		