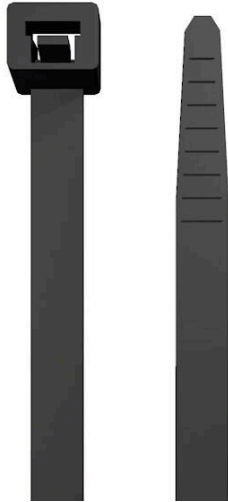


**CB 760/9 TR BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Art.nr.    | 3156300000                     |
| Typ        | <a href="#">CB 760/9 TR BK</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987658539                  |
| Förp.      | 1000 items                     |

## CB 760/9 TR BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|                 |              |           |        |
|-----------------|--------------|-----------|--------|
| Djup            | 0 mm         | Höjd      | 760 mm |
| Bygghöjd (tum)  | 29.9212 inch | Bredd     | 9 mm   |
| Byggbredd (tum) | 0.3543 inch  | Nettovikt | 1.33 g |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Installationsmaterial

|                                      |             |                                      |         |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| UV-beständig                         | Nej         | Kan öppnas igen                      | Nej     |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2         | Temperaturområde för användning max. | 85 °C   |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C      | Halogener                            | Nej     |
| Grundläggande material               | Polyamid 66 | Draghållfasthet                      | 800 N   |
| Bunt diameter, max.                  | 225 mm      | Draghållfasthet (pund-kraft)         | 180 lbf |
| Bunt diameter, min.                  | 10 mm       |                                      |         |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |