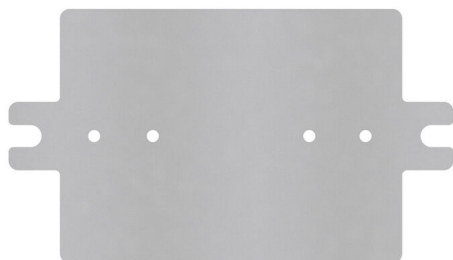


KLIPPON K2 MOPL 0710 MSZN INNU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 52 mm, Bredd: 91 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålpått, förzinkad, Silver
Art.nr.	8000188265
Typ	KLIPPON K2 MOPL 0710 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062243
Förp.	1 items

KLIPPON K2 MOPL 0710 MSZN INNU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	52 mm	Bygghöjd (tum)	2.0472 inch
Bredd	91 mm	Byggbredd (tum)	3.5827 inch
Nettovikt	48.24 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Diameter bestyckningshål (D)	7 mm
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Monteringsanvisning	Montageplatta
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt
Användningsområden	Fastighetsteknik, Explosionsfarliga områden, Processindustri, Transportväsende		

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS24 10 160412 001ISS03
--	-------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		