


H50,0/41D BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

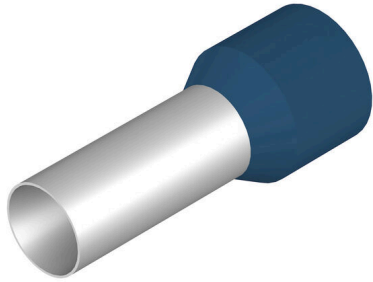

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Utförande | Ändhylsa, Standard, 31 mm, 25 mm, blå |
| Art.nr. | 9019350000 |
| Typ | H50,0/41D BL |
| GTIN (EAN) | 4008 190049263 |
| Förp. | 50 items |
| Förpackning | lös |

H50,0/41D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 3.26 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa med plastkrage - färg blå | Utförande | Standard |
|--------------------|------------------------------------|-----------|----------|

Ändhylsor

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 10.3 mm | Kontaktytans längd (L2) | 25 mm |
| Kragdiameter (D2) | 15 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.5 mm |
| L1 i mm | 41.00 mm | Ledardiameter, AWG, max | AWG 1 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0.3 mm | Militärisk beteckning | T 20A 035 A |
| Avisoleringslängd | 31 mm | Ledardiameter | 50 mm ² |
| färgkod | DIN | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Ritning

