


**H0,25/12T GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

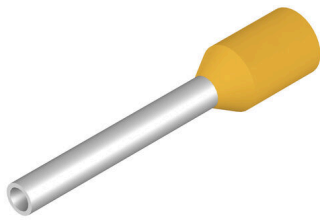

- Weidmüllers färgkod
- i multipackpåse (5 x 100 st.)

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">9021220000</a>
Typ	H0,25/12T GE SV
GTIN (EAN)	4008190153786
Förp.	500 items
Förpackning	Multipackpåse

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Nettovikt	0.06 g
-----------	--------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg gul	Utförande	Standard
--------------------	------------------------------------	-----------	----------

### Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	0.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragdiameter (D2)	1.8 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.25 mm
L1 i mm	12.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 24
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	10 mm
Ledardiameter	0.25 mm <sup>2</sup>	färgkod	Telemecanique

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

