


H4,0/18T OR SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

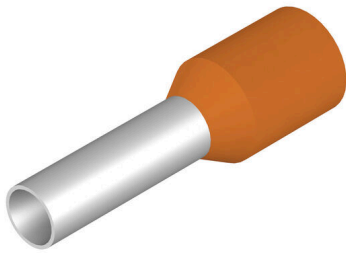

- I multipack
- Weidmüllers färgkod
- Annan färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|--|
| Utförande | Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange |
| Art.nr. | 9021250000 |
| Typ | H4,0/18T OR SV |
| GTIN (EAN) | 4008 190159313 |
| Förp. | 250 items |
| Förpackning | Multipackpåse |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.29 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|--|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa med plastkrage - färg orange | Utförande | Standard |
|--------------------|--|-----------|----------|

Ändhylsor

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 2.8 mm | Kontaktytans längd (L2) | 10 mm |
| Kragdiameter (D2) | 4.8 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.3 mm |
| L1 i mm | 18.00 mm | Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0.2 mm | Avisoleringslängd | 12 mm |
| Ledardiameter | 4 mm ² | färgkod | Telemecanique |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Ritning

