


H70,0/37 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

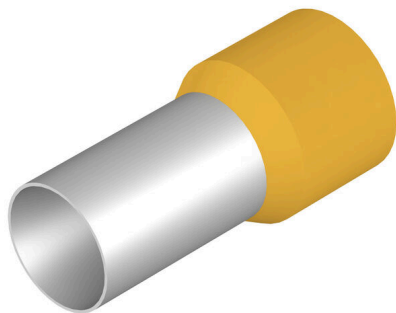

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Utförande | Ändhylsa, Standard, 26 mm, 21 mm, gul |
| Art.nr. | 9028200000 |
| Typ | H70,0/37 GE |
| GTIN (EAN) | 4008 19089 1572 |
| Förp. | 25 items |
| Förpackning | lös |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 3.9 g |
|-----------|-------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa med plastkrage - färg gul | Utförande | Standard |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------|

Ändhylsor

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 12.7 mm | Kontaktytans längd (L2) | 21 mm |
| Kragdiameter (D2) | 16 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.6 mm |
| L1 i mm | 37.00 mm | Ledardiameter, AWG, max | AWG 2/0 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0.35 mm | Avisoleringslängd | 26 mm |
| Ledardiameter | 70 mm ² | färgkod | Weidmueller |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Ritning

