


H150,0/54 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

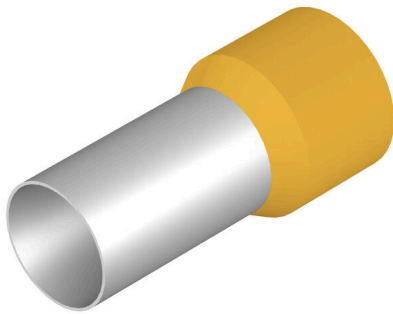

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 38 mm, 32 mm, gul
Art.nr.	9028230000
Typ	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008190891602
Förp.	25 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	10.8 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage - färg gul	Utförande	Standard
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	18.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	32 mm
Kragdiameter (D2)	23.5 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.75 mm
L1 i mm	54.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 300 MCM
Metallkapseltjocklek (S1)	0.5 mm	Avisoleringslängd	38 mm
Ledardiameter	150 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

